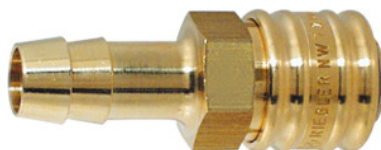


**Greitoji mova su žarnos jungtimi, Žarnos jungties vidinis Ø: 9 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

080155 9

GTIN

4047322229807

Produktų klasė

08A

Aprašymas**Modelis:**

Su žarnos jungtimi, žalvario.

Standartas:

Gewinde nach ISO 228.

Techninis aprašymas

Žarnos jungties vidinis Ø

9 mm