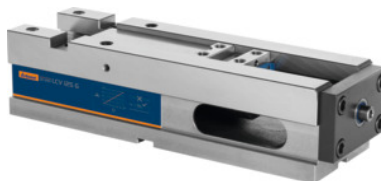


Garant**Moduliniai NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvai LCV 125 G, Žiaunų plotis A: 125Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361290 125G
GTIN	4045197816009
Produktų klasė	31H

Aprašymas**Modelis:**

Viršutinė ir apatinė pusės šlifzuotos. **Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumas 200 mm**

Požymis: tvirtas, kompaktiškas korpusas (GGG 60) ir tuo pačiu platus užspaudimo diapazonas. Įžotintas, kapsule apsaugotas suklys, (patobulinta apsauga nuo drožlių, lengviau valyti).

Funkcija:

Užveržimas reguliuojamu dinamometriniu raktu (maksimali užveržimo jėga 30 Nm) su specialiu aukšto slėgio sukliu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu iki 2,5 mm.

Paskirtis:

Apdirbtų detalių standartinis užspaudimas ir **neapdirbtų ruošinių, malkų ir pjautos medienos** užspaudimas, įspaudžiant **keičiamus grūdintus griebtuvų antgalius** į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki maždaug 900 N/mm², išimtis: grūdinti plienai. Užspaudimui horizontalioje padėtyje.

Standartiniam užspaudimui pakopiniais kumšteliais ir pakopiniam užspaudimui dėl 2,5 mm suklio jėgos.

Tiekimo sudėtis:

Su 3 kaištiniais raktais, spaustukais

Priedai pasirinktinai:

Lūpos (žr. Nr. 361331–361970), dinamometriniai raktai Nr. 656050 dyd. 60, fiksavimo varžtai Nr. 360025

Techninis aprašymas

Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	LCV125G
Sukimo momentas	30 Nm
Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
Svoris	30 kg
maksimalus suspaudimo tarpas	332 mm
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Ruošinio atrama	360555
Aukšta užspaudimo lūpafiksuota Tipui 125	361620 125
Atraminių juostelių pora (pakopų pusė) Tipui 125	361970 125
Pakopinė lūpapaslanki Tipui 125	361400 125
Universali spaustuvo lūpapaslanki Tipui 125	361390 125
Užspaudimo elementų rinkinys lagamine Tipui 2	361346 2
Pakopinė lūpafiksuota Tipui 125	361440 125
Susiaurinta lūpapaslanki Tipui 125	361353 125
Pakopinė lūpafiksuota Tipui 125	361420 125
Spaustuvo lūpa, minkštafiksuota Tipui 125	361320 125
Bazinė lūpafiksuota Tipui 125	361520 125
Lūpa 20 mm, skirta T-Rexfiksuota Tipui 125	361225 125
Pasisukanti užspaudimo lūpapaslanki Tipui 125	361660 125
Bazinė lūpapaslanki Tipui 125	361500 125
Užspaudimo elementų rinkinys aukštoms užspaudimo lūpoms	361365
Aukšta užspaudimo lūpapaslanki Tipui 125	361600 125
Dantyta atraminė galvutė su 2 dantimis, aukštis 5,2 – 6,7 mm Tipas	361240

Pakopa užspaudimo elementuifiksiuota Tipui 125	361348 125
Aukštos užspaudimo lūpos Tipui FIX	361361 FIX
Užspaudimo elementų rinkinys lagamine Tipui 1	361346 1
Kietlydininė atraminė galvutė aukštis 7,1 – 8,6 mm Tipas	361242
Universali spaustuvo lūpafiksiuota Tipui 125	361380 125
Pakopa užspaudimo elementuipaslanki Tipui 125	361347 125
Pakopų juostų pora su įsraudimo sistema, grūdintas plienas Tipui 125	361960 125
Susiaurinta lūpafiksiuota Tipui 125	361354 125
Aukštos užspaudimo lūpos Tipui MOBIL	361361 MOBIL
Atraminių juostelių pora su įsraudimo sistema, grūdintasis plienas Tipui 125	361950 125