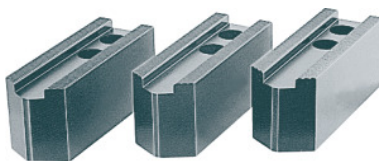


HOLEX**Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313475 250
GTIN	4019208193502
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:**

Kumšteliai su smailios formos dantukais 1/16 colio × 90°.

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo Ø.

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, **neoksiduoti**.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.**

Techninis aprašymas

Ilgis L	120 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	28 mm
Griovelio plotis D	21 mm
tinka griebtuvams	250 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	20 mm

Aukštis H	50 mm
Plotis B	50 mm
Sriegiams DIN 912	M16
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos