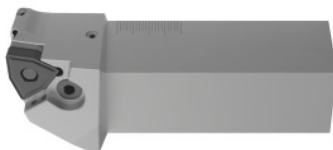


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251911 20/08
GTIN	4062406734152
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Serija	Master Eco
Laikiklio ISO kodas	PWLNRL/ 2020X08
Bendras ilgis L	90 mm
Svirtis	259015 15
Atraminė plokštelė	259031 48
Svirties varžtas	259018 15
Spyruoklė	259046 4
Plokštelės dydis	8 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm

Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė