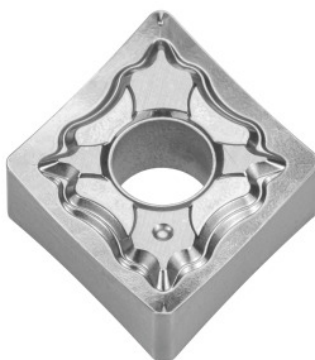


Garant**CNMG 120408, Rūšis: HU7305-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HU7305-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 700 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	N

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	AM1
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui