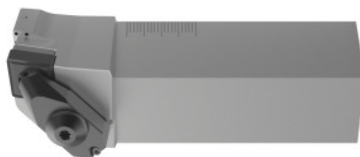


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	100 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2525H12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 49
Serija	Master Eco
Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	25 mm

Varžtas atraminei plokštelei	259027 8
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 22
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spaustukas Tipas 22	259036 22
Atraminė plokštelė Tipas 49	259031 49
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 8	259027 8