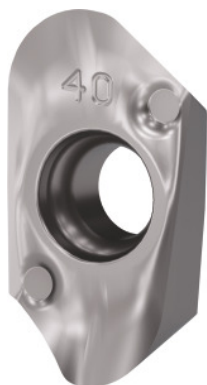


Garant**ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Tipas: ALU****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 211776 ALU |
| GTIN | 4067263330158 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas**Modelis:**

Per apskritimą pagaląstos keičiamos plokštelės, kad tiksliai tilptų į įrankių laikiklį. Efektyvus smulkiagrūdis substratas iš naujausios kartos pjovimo medžiagų. Optimizuotas pjovimo briaunos paruošimas lengvai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Prieš naudojimą būtina modifikuoti laikiklius (keičiamų plokštelių lizdai).

Kampo spindulys: 5 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,1–0,25 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------|
| Kampo spindulys | 5 mm |
| Pastūma f_z per dantį | 0,1–0,25 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | ZDHT 150550FR-F10 |
| Kietlydinys | HU7705 |
| Ašmenys | HM |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Danga | be dangos |
| Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 2000 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 1800 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 900 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |