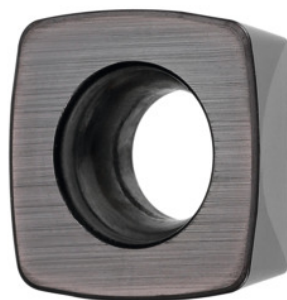


**Garant**
**XDLW 070308 TN, HB7720, Tipas: ST1400**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	212925 ST1400
GTIN	4045197453839
Produktų klasė	21A

### Aprašymas

**Pastaba:**

 Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ 

 Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,65 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDLW 070308 TN

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 0,8 mm

 Programavimo spindulys, kai  $a_{p,max}$ : 1,58 mm

### Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW 070308 TN
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,58 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	0,85 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,65 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	ribotai tinka		