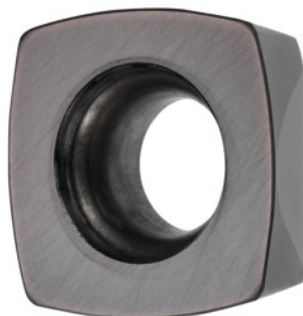


Garant**XDLW 120408 TN, HB7720, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212975 ST1400
GTIN	4045197454911
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma f_z per dantį: 1 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDLW 120408 TN

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 2,6 mm**Techninis aprašymas**

Tipas	ST1400
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW 120408 TN
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	2,6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$.	1,8 mm
Pastūma f_z per dantį	1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	ribotai tinka		