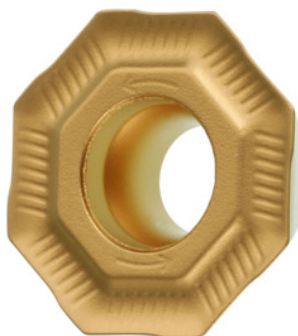


Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Tipas: ST900**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 213320 ST900 |
| GTIN | 4045197454935 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Tipas: ST900

Kampo spindulys: 0,5 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,17 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| Pastūma f_z per dantį | 0,17 mm |
| Tipas | ST900 |
| Kampo spindulys | 0,5 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | OFMT 050405 TR |
| Kietlydinys | HB7525 |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 280 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 260 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 200 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 135 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 110 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 160 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 145 m/min | M |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 170 m/min | K |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |