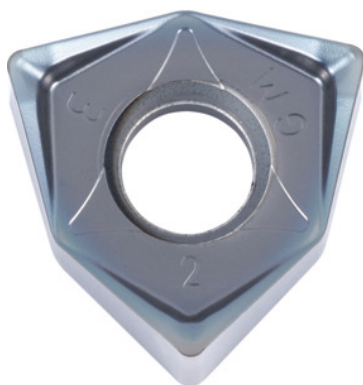


**WNMU 080608 EN-GM, PR1525, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	225620 ST1400
GTIN	4960664648948
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės, su **6 pjovimo briaunomis**. Didelis, maks. 13° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

Paskirtis:

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Pastūma f_z per dantį: 0,1 – 0,3 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WNMU 080608 EN-GM

Kampo spindulys: 0,8 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMU 080608 EN-GM
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Kietlydinys	PR1525
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,1 – 0,3 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		