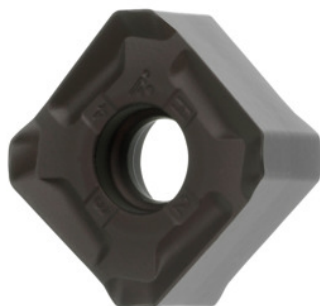


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7510, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusės su 2x4 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$: 6 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,25 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,25 mm
Tipas	ST1400
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMU 14T7 ANER
Kietlydinys	HB7510
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		