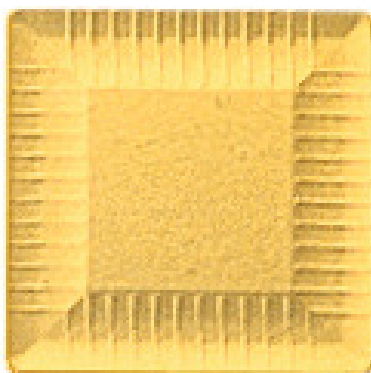


**Garant****SPLR 120308 S, HB7535, Tipas: UNI**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	213600 UNI
GTIN	4045197319371
Produktų klasė	21A

### Aprašymas

SPLR 120308 S UNI

### Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SPLR 120308 S
Kietlydinys	HB7535
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	500 m/min	N

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	400 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		