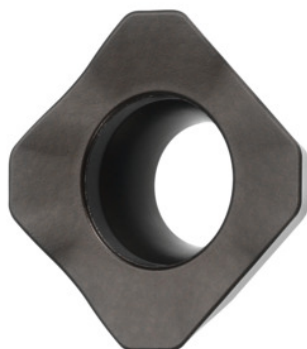


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB735, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214315 UNI
GTIN	4045197601728
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKT 1204 AFTN
Kietlydinys	HB735
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Al >10 % Si	ribotai tinka	650 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	140 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		