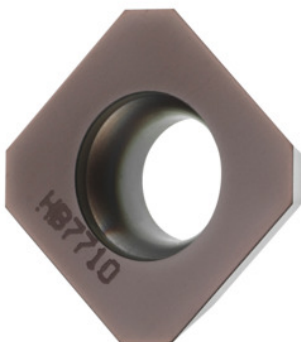


**Garant****SEKA 1204 AFTN, HB7710, Tipas: GG**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	214340 GG
GTIN	4045197319456
Produktų klasė	21A

### Aprašymas

**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3,5 \text{ mm}$ .Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,15 mm

### Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	0,15 mm
Tipas	Ketus
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKA 1204 AFTN
Kietlydinys	HB7710
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		