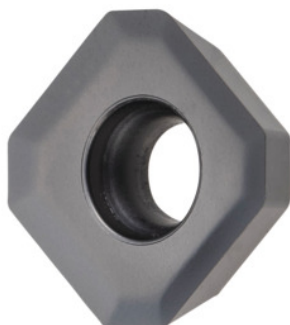


Garant**SDHT 0903 AEFN su deimantine danga, HB7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214481 ALU
GTIN	4045197555731
Produktų klasė	21B

Aprašymas**Modelis:**

- Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
- Preciziškai suformuotos ir nušlifotos, užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
- Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3 \text{ mm}$.

Pastūma f_z per dantį: 0,19 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,19 mm
Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SDHT 0903 AEFN
Kietlydinys	HB7810
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	680 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		