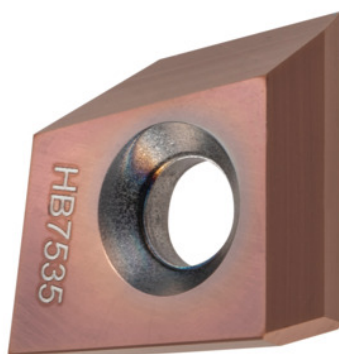


Garant**BGHX 15L5 PCER, HB7535, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214543 ST1400
GTIN	4045197698728
Produktų klasė	21B

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifzuotos kietlydinio keičiamos plokštelės aukštos kokybės paviršių plokštuminiam apdirbimui.

Paskirtis:

Paviršiams, kurių šiurkštumas mažesnis $R_z 3 \mu\text{m}$. Tik sausam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5 \text{ mm}$.

Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BGHX 15L5 PCER
Kietlydinys	HB7535
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
sausasis	tinka		