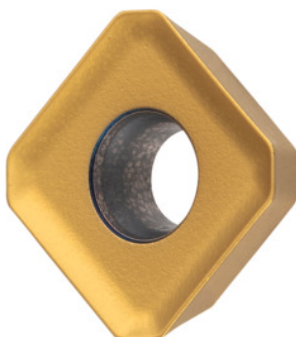


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

- Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
- Preciziškai suformuotos ir nušlifuotos, užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
- Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,14 mm
Tipas	INOX
Plokštelės storis E	3,18 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SDMX 0903 AFEN
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	270 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	105 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		