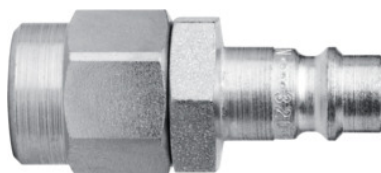


**Mova su Stream-Line, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis): 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

080293 8

GTIN

7391390044976

Produktų klasė

08A

**Aprašymas****Modelis:**

Stream-Line žarnos mova paprastai ir efektyviai sujungiama su žarna sriegine veržle be žarnų sąvaržos. Kitoje pusėje mova (nipelis), tinkanti visoms europinio standarto movoms.

**Techninis aprašymas**

Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis)

8 mm

Produkto rūšis

Įmova