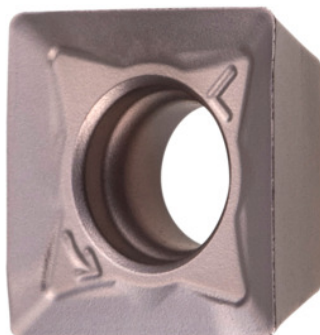


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7520, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214918 ST900
GTIN	4045197674708
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Tipas	ST900
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 083604 PDER
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	320 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		