


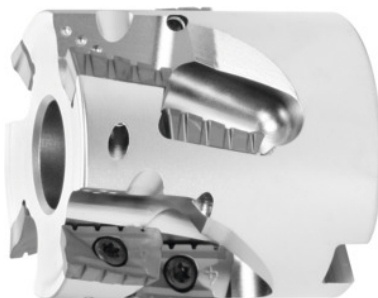

Frezavimo galvutė 90° MECH17, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / Zeff: 100/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis a_e pjaunant tokiu pat gyliu a_p .

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	85 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	59 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 1704
Pjovimo briaunos Ø D_c	100 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170408
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	6
Keičiamų plokštelių kiekis	24
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229709
-------------------	--------