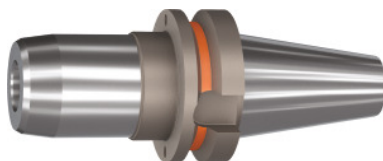


**Garant****Hidraulinis patronas BASIC siauras, forma AD, BT 30, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303820 12
GTIN	4067263239703
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Radialinis mušimas  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Speciali anga mikroschemai.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm.
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

**Paskirtis:**

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

**Techninis aprašymas**

a	1 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Išorinis Ø D	46 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Norma	DIN 6359

Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Modelis	BT-DC