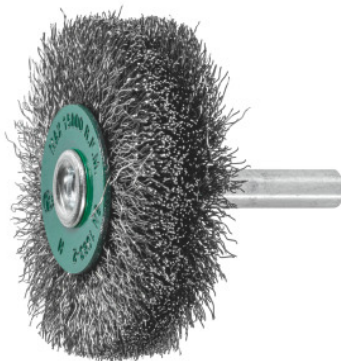


**HOLEX****Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 50X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574253 50X10
GTIN	4067263934752
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Šerių storis	0,2 mm
Plotis L <sub>1</sub>	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min <sup>-1</sup>
Ilgis H <sub>1</sub>	12 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	50 mm

Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys