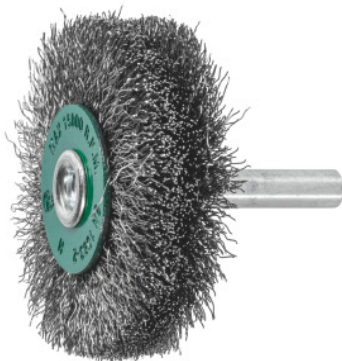


HOLEX**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 70X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574253 70X10
GTIN	4067263934783
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	6 mm
Šepečio Ø D ₁	70 mm
Ilgis H ₁	19 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
Šerių storis	0,2 mm
Plotis L ₁	10 mm

Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys