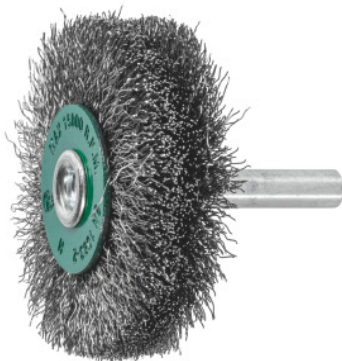


HOLEX**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 60X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574253 60X15
GTIN	4067263934776
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuoliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

Šepečio Ø D ₁	60 mm
Plotis L ₁	15 mm
Šerių storis	0,2 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
Koto Ø D _s	6 mm
Ilgis H ₁	17 mm

Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys