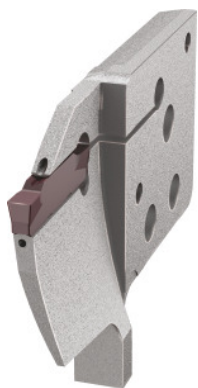


Garant

Vario plus Eco plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, kairin., Ø-ribos griovelio D1 / D2: 33/43mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274513 33/43
GTIN	4067263950363
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D₁ = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui / D₂ = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	16 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D ₂	43 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
Serija	Eco

minimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_1$	33 mm
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	2 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis