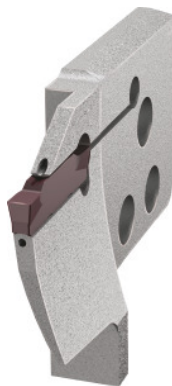


**Garant**

**Vario plus eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, dešininė, Ø-ribos griovelio D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 33/43mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274514 33/43
GTIN	4067263950448
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

D<sub>1</sub> = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui / D<sub>2</sub> = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui.

**Techninis aprašymas**

Serija	Eco
maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub>	16 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>2</sub>	43 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749

minimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_1$	33 mm
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	2 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis