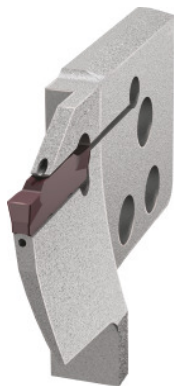


**Garant**

**Vario plus Eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, dešininė, Ø-ribos griovelio D1 / D2: 43/60mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274518 43/60
GTIN	4067263950837
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

D<sub>1</sub> = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D<sub>2</sub> = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

**Techninis aprašymas**

minimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>1</sub>	43 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>2</sub>	60 mm
Serija	Eco
maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub>	18 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	3 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis