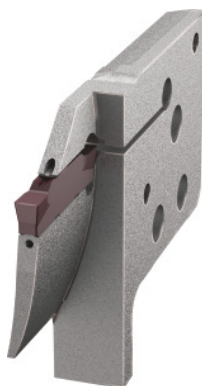


**Garant**

**Vario plus Eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, kairin., Ø-ribos griovelio D1 / D2: 67/100mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274519 67/100
GTIN	4067263950936
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

**Techninis aprašymas**

maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	100 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	67 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	18 mm

Serija	Eco
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	3 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis