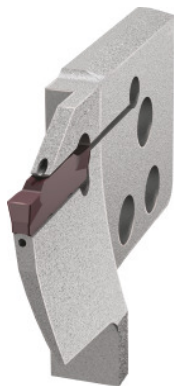


Garant

Vario plus Eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, dešininė, Ø-ribos griovelio D1 / D2: 90/130mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274518 90/130
GTIN	4067263950868
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D₁ = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui / D₂ = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui.

Techninis aprašymas

minimalus 1-as įdubimo Ø D ₁	90 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
Serija	Eco
maksimalus 1-as įdubimo Ø D ₂	130 mm

maksimalus pjūvio gylis $t_{\text{maks.}}$	21 mm
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	3 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis