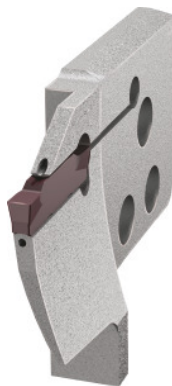


Garant

Vario plus Eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, dešininė, Ø-ribos griovelio D1 / D2: 67/100mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274518 67/100
GTIN	4067263950851
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D₁ = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D₂ = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Techninis aprašymas

maksimalus 1-as įdubimo Ø D ₂	100 mm
Serija	Eco
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
minimalus 1-as įdubimo Ø D ₁	67 mm

maksimalus pjūvio gylis $t_{\text{maks.}}$	18 mm
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	3 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis