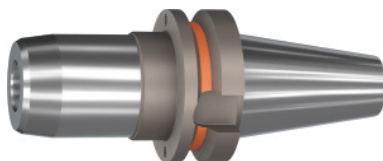


Garant**Standartiniai hidrauliniai griebtuvai BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma AD, BT 30, Užspaudimo Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303471 16
GTIN	4067263239680
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis $V = 10 \text{ mm}$).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekimo sąlyga:

Įskaitant ilgio reguliavimo varžtą ir šešiabriaunį veržliaraktį su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M12×1
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
L ₂	47,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	63 mm

Išorinis Ø D	45 mm
Laikiklis	BT 30
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas