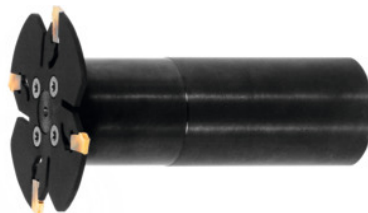


**Garant**

**Diskinė / atpjovimo freza cilindrinio kotu Plienas, plotis  $a_p = 1,5$  mm,  $\varnothing D$  /  
pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218410 63/4
GTIN	4045197533449
Produktų klasė	21P

**Aprašymas****Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu greitapjovio plieno (HSS) disku**.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje reikalingas detalės matmuo būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame HSS diskus.

Užsakymo numeris: 218440 iki 218444 (žr. pagrindinį katalogą)

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių  $\varnothing D$  nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1113
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	15,75 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 2,2 mm	100,5 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	37 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	31,5 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 1,5 mm	99,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Plotis $a_p$	1,5 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Ašmenys	Plienas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza