


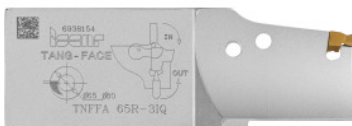

TANGGRIP TNFFA-IQ ašinis įpjovimo laikiklis sustiprintas, dešininis, Ø-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 54-65mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	274202 54-65
GTIN	7291075310801
Produktų klasė	26D

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Įpjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Serija	TANG-GRIP
Bendras ilgis L	90 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	26 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Koto aukštis h_5	32 mm
Funkcinis aukštis h_1	24,8 mm
Gamintojo pavadinimas	TNFFA 54R-3IQ
Iškyšos ilgis	26 mm

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte