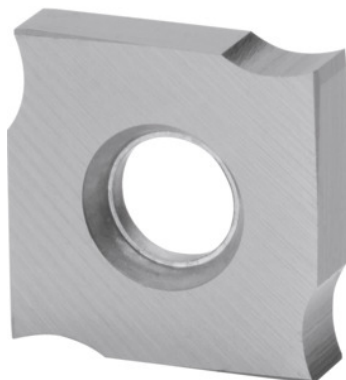


Garant**SNHX 12045 neutral., Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218601 ALU
GTIN	4045197656438
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.griovelio pločiui a_p : 8 mm

Rūšis: HU7710

Pastūma f_z per dantį: 0,1 mm

Nuožulos plotis: 0,25 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,1 mm
Tipas	ALU
Nuožulos plotis	0,25 mm
Rūšis	HU7710
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 12045
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	4,5 mm
griovelio pločiui a_p	8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui