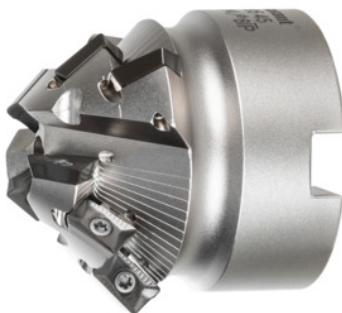


Garant**Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas γ : 45 laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215795 45
GTIN	4045197383235
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

pasiekiamas nuožulos plotis b	17,8 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kampas γ	45 laipsniai
mažiausias $\varnothing D$	17 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	27,5 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
didžiausias $\varnothing D_1$	56 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
Bendras ilgis L_{viso}	52 mm

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	19 mm
Dantų pastūma esant h_{max}	0,14 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2