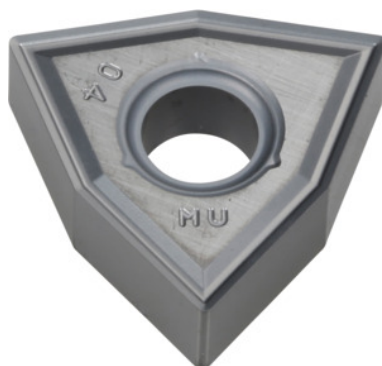



**WN. G 080404, Rūšis: SW05**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 SW05
GTIN	4960664630035
Produktų klasė	25E

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	Ti
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	MU
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui