


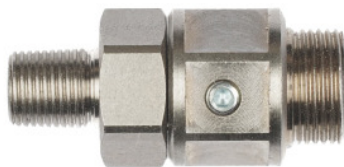

Metalinių žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: 1/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084410 1/8
GTIN	4037728070226
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Lanksti aušinimo skysčio žarnos sistema iš nerūdijančio plieno, skirta tiksliam aušinimo skysčio ir oro perdavimui. Metalinės šarnyrinės žarnos yra iš anksto užfiksuotos, todėl patikimai išlaiko savo padėtį. Tinka slėgiui iki 50 bar. **Greitasis adapteris G1/8 colio**

Greitasis adapteris Skirtas 1/4 colio lanksčiai žarnos sistemai greitai prijungti prie įrenginio su vidiniu sriegiu G 1/8 colio.

- **Atskirasis komponentas sistemos dydžiui 1 = 1/4 colio .**
- **Modulinė jungčių sistema**
- **galima naudoti esant iki 50 bar aukštam slėgiui.**
- **pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.**

Pastaba:

Dyd. SET-1 iki SET-4 yra iš anksto pritvirtinti kabeliai tiesioginiam prijungimui. Visi sistemos dydžiai (0-3) su visais susijusiais atskirais komponentais, tokiais kaip jungtys, adapteriai ar antgaliai.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------