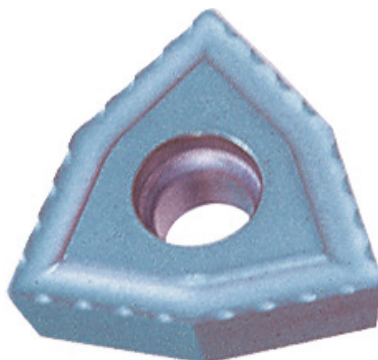


**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK79, Pavadinimas, tipas W29: 50-130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237050 50-130
GTIN	4047109036635
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Tinka:**

Nr. 236685; 236686

**Pastaba:****Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Dėl specialios plokštelės briaunos geometrijos tinka naudoti tik KOMET KUB® gręžimo laikikliuose.

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 100504

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	50-130
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 100504
Kietlydinys	BK79
Tipas	INOX

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		