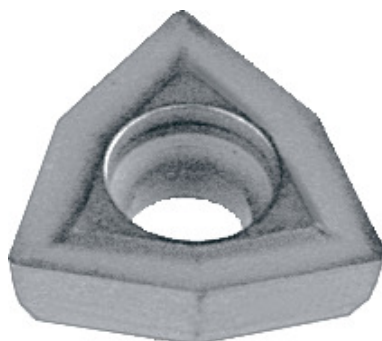



KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W29: 24-110

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Produktų klasė	24T

Aprašymas
Tinka:

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Tipas: Al; CuZn

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 05T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,14 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	24-110
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,14 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Kietlydinys	BK7710
Tipas	Al; CuZn
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
CuZn	tinka	300 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		