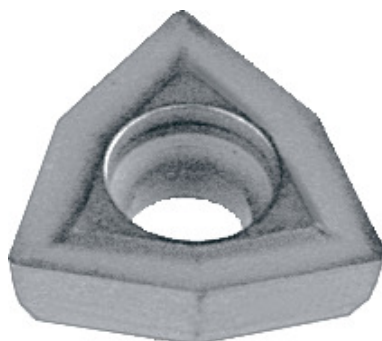



**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W29: 42-110**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236980 42-110
GTIN	4047109085718
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**
**Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Pastaba:**

**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: Al; CuZn

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 080404

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	42-110
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 080404
Kietlydinys	BK7710
Tipas	Al; CuZn
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
CuZn	tinka	300 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		