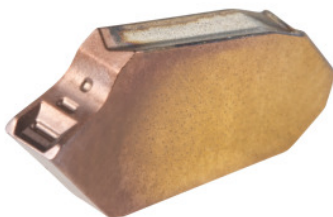


**Garant****Nupjovimo plokštelė neutral., HB9035, įpjovos plotis w: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273500 8
GTIN	4067263118794
Produktų klasė	21J

**Aprašymas****Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Įpjovos plotis w	8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiai glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB9035
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		