


**CCGT 060200, Rūšis: SP4019****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260070 SP4019
GTIN	
Produktų klasė	28D

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,15 - 3 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožialaužis	62
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Kietlydinys	SP4019
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 060200
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

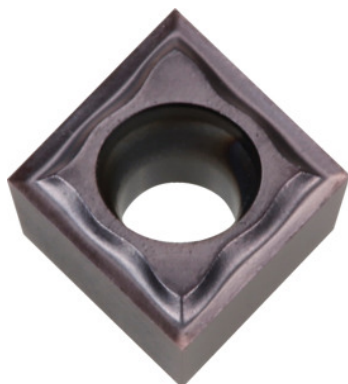