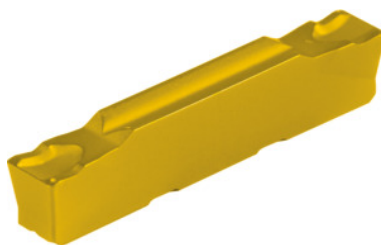


Garant**Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HB7215, Įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273706 4
GTIN	4045197502773
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Pastūma f	0,08 - 0,26 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	K
Papildomas naudojimas	P
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7215
Įpjovimo briaunos spindulys R	0,3 mm
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Ketus (G)	tinka	280 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		