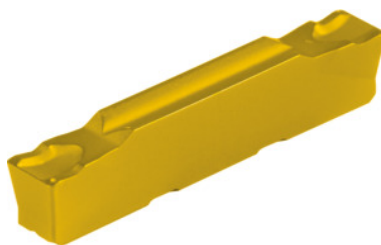


Garant**Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HB7215, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273706 3 |
| GTIN | 4045197502766 |
| Produktų klasė | 21J |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,03 mm |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Pastūma f | 0,07 - 0,2 mm/aps, |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Pagrindinis naudojimas | K |
| Papildomas naudojimas | P |
| Įpjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | HB7215 |
| Įpjovimo briaunos spindulys R | 0,3 mm |
| Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 300 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 250 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 210 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 280 m/min | K |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |