


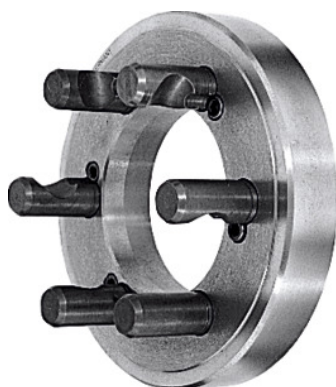

Flanšas su kūginiu tvirtinimu ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kūgiui: 250/8 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	317700 250/8
GTIN	4019208078953
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtas iš visų pusių.

Paskirtis:

Montavimui ant tekimo griebtuvo su cilindrinu tvirtinimu laikikliu pagal DIN 6350 A.

Tekimo griebtuvas su įtrauktu kūginiu tvirtinimu yra užtraukiamas.dėl mažos iškišos.

Suklio galvutėms **ASA B 5.9 modelis D 1** (Camlock) ir **DIN 55029**.

Apdirbama medžiaga:

Ketus.

Kūgio Ø d₂: 139,735 mm

Storis B: 39 mm

Camlock varžtų skaičius: 6

Techninis aprašymas

Išorinis Ø d ₁	250 mm
Kūgio dydis	8
Kūgio Ø d ₂	139,735 mm

Camlock varžtų skaičius	6
Storis B	39 mm
Produkto rūšis	Tekinimo griebtuvo priedai