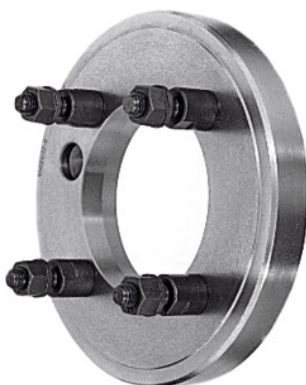


**Flanšas su kūginiu tvirtinimu DIN 55027, Ø d1 / kūgiui: 400/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	317500 400/11
GTIN	4019208078793
Produktų klasė	33R

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai apdirbtas iš visų pusių.

Paskirtis:

Montavimui ant tekinimo griebtuvo su cilindrinio tvirtinimo laikikliu pagal DIN 6350 A.

Tekinimo griebtuvas su įtrauktu kūginiu tvirtinimu yra užtraukiamas dėl mažos iškyšos.

Suklio galvutėms **DIN 55027** arba ISO 702/III (analogiškas standartas **DIN 55022**) su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.

Apdirbama medžiaga:

C45 plienas

Techninis aprašymas

Kūgio dydis	11
Išorinis Ø d ₁	400 mm
Kūgio Ø d ₂	196,885 mm
Storis B	31 mm

Atraminių varžtų skaičius

6

Produkto rūšis

Tekinimo griebtuvo priedai