


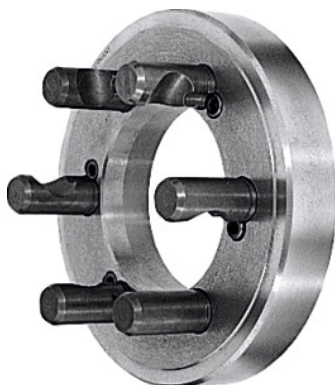

Flanšas su kūginiu tvirtinimu ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kūgiui: 200/6 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	317700 200/6
GTIN	4019208078915
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtas iš visų pusių.

Paskirtis:

Montavimui ant tekimo griebtuvo su cilindrinu tvirtinimu laikikliu pagal DIN 6350 A.

Tekimo griebtuvas su įtrauktu kūginiu tvirtinimu yra užtraukiamas.dėl mažos iškišos.

Suklio galvutėms **ASA B 5.9 modelis D 1** (Camlock) ir **DIN 55029**.

Apdirbama medžiaga:

Ketus.

Kūgio Ø d₂: 106,39 mm

Storis B: 36 mm

Camlock varžtų skaičius: 6

Techninis aprašymas

Išorinis Ø d ₁	200 mm
Storis B	36 mm
Kūgio Ø d ₂	106,39 mm

Kūgio dydis	6
Camlock varžtų skaičius	6
Produkto rūšis	Tekinimo griebtuvo priedai