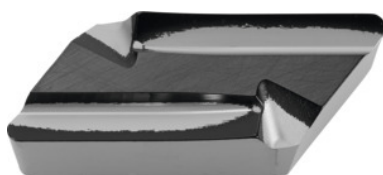


Garant
KNUX 160410R, Rūšis: HB7120-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251076 HB7120-1
GTIN	4045197819901
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160410R HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VG

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 3,2 mm

 Pjūvio gylis a_p : 1 - 6 mm

 Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VG
Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis a_p	1 - 6 mm
Drožlialaužio laiptelio matmuo	3,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui