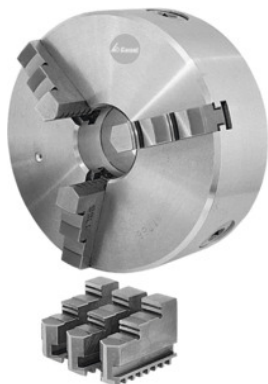


Garant**Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-2, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 160/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	310670 160/4
GTIN	4045197152114
Produktų klasė	31R

Aprašymas**Modelis:**

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Lengvas plieninis korpusas.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Suklio galvutėms DIN 55029 su **Camlock atraminiais varžtais.**

Standartas:

DIN 702-2.

Tiekimo sudėtis:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

1 komplektas – reversiniai kumšteliai **su elipsės formos dantimis.**

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000 – 315200. **Apsauga nuo drožlių** žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Pleištinius krumpliaštiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313120 – 313140.
DIN 702-2 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Priedų spalvinis žymėjimas: Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Pralaidumas E: 42 mm

Aukštis be kumštelių H_1 : 66 mm

Aukštis su kumšteliais H_2 : 92 mm

Atraminių varžtų skaičius: 3

Atraminių varžtų dydis: 7/16-20

Rakto kvadratas K: 10 mm

Techninis aprašymas

Pralaidumas E	42 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Aukštis su kumšteliais H_2	92 mm
Atraminių varžtų skaičius	3
Kūgio dydis	4
Išorinis \varnothing A	160 mm
Rakto kvadratas K	10 mm
Svoris	9,5 kg
Atraminių varžtų dydis	7/16-20
Aukštis be kumštelių H_1	66 mm
Norma	DIN 702-2
Priedų spalvinis žymėjimas	Röhms tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 160 mm	314600 160
--	------------

Bazinių kumštelių komplektas, 3 vnt., grūdinti tinka griebtuvams 160 mm	314020 160
---	------------

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160	315000 160
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15
Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 160 mm	314620 160
Atvirkštinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160	315200 160
Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm	313033 15
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 160 mm	314000 160